

 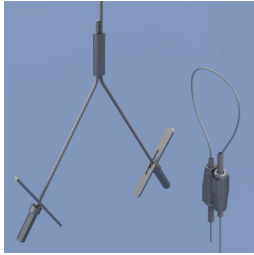
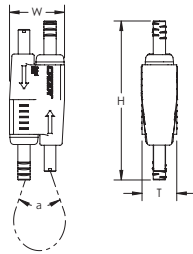


# CADDY® SPEED LINK SLK mit Y-Toggle Kippelement – SLK15Y300L3 (196527)



- Das System beinhaltet das Stahlseil mit 2 Kippelementen und den Verschluss
- Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten
- Ideal für Beleuchtungskörper

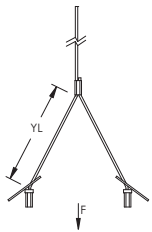

Teilenummer	SLK15Y300L3
Artikel nummer	196527
Material	Stahl Zinklegierung Polypropylen
Oberfläche	elektrolytische Verzinkung
Sicherheitsfaktor bei statischer Last	5:1
Stahlseil Durchmesser	1,5 mm
Stahlseil Länge	3 m
Stahlseil "Y" Länge (YL)	300 mm
A	39 mm
B	5 mm
Statische Last (F)	195 N
Höhe (H)	55 mm
Width (W)	19 mm
Dicke (T)	12,5 mm
Winkel (a)	90° Max.
Standard Verpackungsmenge	20 pc
UPC	78285680157
UNSPSC	31151705
EAN-13	8711893135299
ETIM	EC011590
Zertifizierungen	cULus



cULus ist eine geschützte Markenbezeichnung der UL LLC UL, UR, cUL, cUR, cULus and cURus are registered certification marks of UL LLC.

**WARNHINWEIS**

ERICO Produkte dürfen nur wie in den Bedienungsanleitungen und Schulungsmaterialien für ERICO-Produkte angegeben installiert und verwendet werden. Die Bedienungsanleitungen erhalten Sie auf unserer Website [www.erico.com](http://www.erico.com) oder von Ihrem ERICO-Kundendienst. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Verwendung oder eine unvollständige Einhaltung der Hersteller- und Warnhinweise von ERICO können einen Defekt des Produkts, Sachschäden, schwere Körperverletzungen oder Tod verursachen.

Copyright © 2014 ERICO International Corporation. All rights reserved.

CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, and LENTON are registered trademarks of ERICO International Corporation.

