



Candle LED

3.5B12/END/2700 E26 DIM 8/1

Philips Candle Dimmable LED Lamps offer decorative energy saving ambience with the elegant effect of incandescent candles. Available in bent, blunt and flame tip candles, their unique design provides light in all directions, giving lighting designers a long life alternative to standard incandescent sources.

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Cap-Base	E26
Bulb	B12
Rated Avg. Life (Hours)	25000 hr
Rated Lifetime (years)	22.8 an

• Caractéristiques techn. de lumière

Color Code	WW
Color Designation	Warm White
Beam Description	- [-]
Correlated Color Temperature	2700 K
CRI	80
Color Temp. (Kelvin)	2700 K [CCT 2700K]
Rated Luminous Flux	180 Lm

• Caractéristiques électriques

Wattage	3.5 W
Wattage Technical	3.5 W
Voltage	120 V
Line Frequency	60 Hz
Lamp Current mA	42 mA

Dimmable	Yes
Wattage Equivalent	25 W

• Conditions de mesure

Switching cycle	50000x
-----------------	--------

• Dimensions en mm.

Overall Length C	115 mm
Diameter D	40 mm

• Données produit

Code commercial	427815
Code produit EOC	427815
Nom produit	3.5B12/END/2700 E26 DIM 8/1
Désignation	3.5B12/END/2700-E26 DIM 8/1
Pièces par pack	1
Packs par carton	8
Code barre produit	46677427818
Code barre carton regroup.	50046677427813
Code usine	929000241904
Poids net unitaire	0.050 kg


Schéma dimensionnel



PHILIPS

sense and simplicity

Schéma dimensionnel

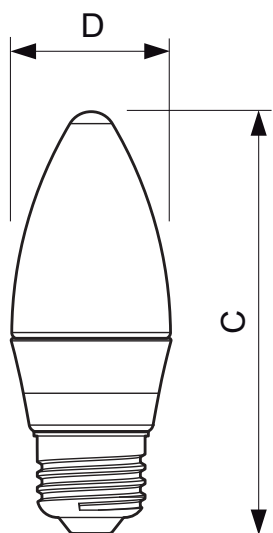

E26

3.5B12/END/2700 E26 DIM 8/1

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED 3.5W E26 2700K 120V B12	115	-	40	-



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, février 18
Les données sont sujettes à changement